


品番：EA815YA-44

品名：AC100V/4-176Ah 自動パルス充電器

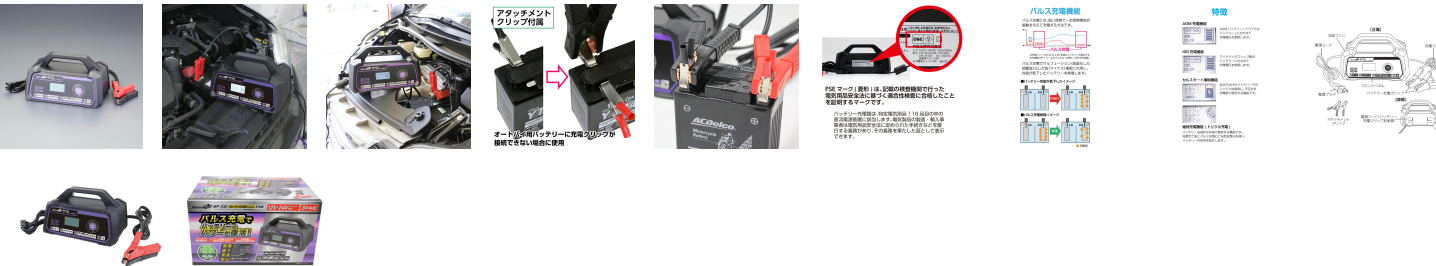

販売価格	20,300円(税抜)／22,330円(税込)			
カタログ価格	20,300円(税抜)／22,330円(税込)			
在庫数	最新在庫: 8 (2025/09/08 22:55現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0275ページ			



バッテリーの充電能力を回復させるパルス充電機能を搭載

仕様

メーカー	大自工業 (Meltec)	型番	MP-230
用途	オートバイ・自動車(軽/普通)・農機(小型/大型)・トラック(小型/大型)、建設機械、マイクロバスのDC12V/24Vバッテリーを充電できます。 ※ハイブリッド車やアイドリングストップ車も対応	入力電圧	AC100V (50/60Hz)
消費電力	450W	出力電圧	DC12/24V
出力容量	DC12V: 25A(充電時最大電流) DC24V: 12A(充電時最大電流)	セルスタート電流	35A(補助機能時)
適合バッテリー	DC12V/24V: 鉛バッテリー(開放型/密閉型)・AGM(ドライセルバッテリー)・ISS(アイドリングストップ車)	適合バッテリー容量	4Ah～176Ah(5時間率容量)
表示	液晶表示	保護機能	逆接続・クリップ接続・不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡
充電方式	定電流定電圧/オート充電方式	コード長	電源コード: 約1.7m 充電コード: 約1.7m

付属品	オートバイ用アタッチメントクリップ	サイズ	278(W)×225(D)×150(H)mm
重量	約2.1kg	材質	ABS
サルフェーションを除去する事でバッテリーの充電能力を回復し、バッテリー寿命を延ばすパルス充電機能。			
充電完了後に接続したままでもバッテリーの自然放電を補うためにパルス充電を行いバッテリー寿命を延ばすトリクル充電機能。			
バッテリータイプや容量を選択後に充電器がバッテリーを診断し、充電方法を自動選択します。			
セルスタート補助機能付			
バッテリーを載せたまま充電できます。			
バッテリーにクリップを繋いだ時に火花が出ません。			
本体背面部の収納フックに電源コードと充電コードをまとめて巻いて収納することができます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.