


品番 : EA815YG-2A

品名 : AC100V 自動充電器

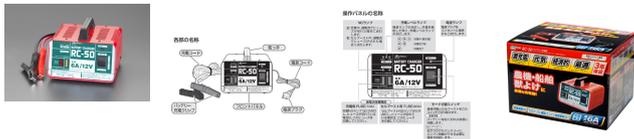

販売価格	14,200円(税抜) / 15,620円(税込)		
カタログ価格	14,200円(税抜) / 15,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 22:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0275ページ		



仕様

メーカー	大自工業 (Meltec)	型番	RC-50
用途	普通自動車、トラック、小型農機、大型農機に	入力電圧	AC100V (50/60Hz)
出力電圧	DC12V	消費電力	127VA
充電時出力電流	DC12V: 6A	セルスタート時出力電流	DC12: 30A
適合バッテリー	DC12V (開放型鉛バッテリー)	適合バッテリー容量	21~72Ah (5時間率容量)
充電表示	LED表示 (3段階表示)	充電方式	準定電圧充電方式
コード長	電源コード、充電コード: 1.5m	保護回路	入力側: ヒューズ内蔵 出力側: ヒューズ (普通充電10A/セルブースト: 20A)
サイズ	183×170×140(H)mm	重量	3.7kg

開放型バッテリー専用

家庭用AC100Vでエンジン始動用DC12Vバッテリーへ充電を行うものです。

逆接・短絡保護回路装備

農機・除雪車等の始動用や、獣よけ等の電源用バッテリーに最適な充電器。

セルブースト機能 (エンジン始動補助) 付きなので、あがりかけたバッテリーのエンジン始動に、充電器が手助けしてくれます。

使用頻度の少ないバッテリーや、酷使されたバッテリーを充電するのに最適な充電器です。

高い電圧でぐいぐい充電するので、100%充電ができます。

100%充電ができるので、バッテリー寿命が長持ちします。

代替品



品番 EA815Y-11

コメント 仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.