


品番：EA815YS-34

品名：AC100V バッテリー充電器



販売価格	26,100円(税抜) / 28,710円(税込)		
カタログ価格	26,100円(税抜) / 28,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/26 10:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0272ページ		

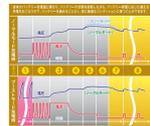

仕様

メーカー	セルスター工業 (CELLSTAR)	型番	DRC-1500
用途	オートバイ・軽自動車・普通自動車・トラック・小型船舶・大型トラックの充電に	入力電圧	AC100V (50/60Hz)
定格電流	10A	出力電圧	ノーマルモード: DC14.7V/29.4V スノーモード: 15.5V/31.0V ブーストモード: 18.0V
最大出力電流	4A/7A/10A/15A (4つの充電電流選択機能)	セルスタート電流	35A
適合バッテリー	電圧: DC12V/DC24V 容量: 30Ah~150Ah (5時間率)	DC12Vバックアップ電源	出力電圧: 13.5V/27.0V 出力電流(最大): 15A
使用温度範囲	-20~40℃	使用湿度範囲	10~60%
満充電時間	4A時: 7~12時間 15A時: 8~15時間 (50%の放電状態での目安)	本体サイズ	160(W)×84(D)×260(H)mm ※突起部除く
重量	1675g	コード長	電源コード: 1.8m 充電出力コード: 1.8m
保護機能	有		

開放/密閉型

バッテリーを接続して、電源を入れるだけの8段階自動充電制御機能付き。(手動切替も可能)
誰でも簡単、安全、安心

充電する状況に合わせて3つの充電モード選択
ノーマルモード:通常の充電モード
スノーモード:低温(約0℃以下)環境下で充電するモード
ブーストモード:過度の放電状態のバッテリーを救済するモード

カンタン操作でエンジンを始動!
セルスタート機能搭載!

バッテリー上がりでエンジンが始動できない場合、3ステップでエンジンを再始動!
1.バッテリーに繋ぐ
2.コンセントに差し込む
3.充電電流と充電モードを選択!

アイドリングストップ車専用バッテリー充電対応
※但し、バッテリーの状態によっては満充電にならない場合があります。

バッテリーに接続するだけで、バッテリーの状態をLEDランプでレベル表示するバッテリーチェッカー機能搭載

過度の放電状態、エンジンの始動ができない状態、充電を行ったが充電できなかった場合に、高い電圧で充電をおこないバッテリーを救済するブーストモード(DC12Vのみ)

ブザーアラームで満充電をお知らせします

充実の安全機能!
バッテリー逆接続保護・ショート保護・スパーク防止・電圧バッテリー接続保護
入力保護ヒューズ(内蔵)・過電流保護(バックアップ電源)
バッテリー逆接続アラーム・バッテリー無接続出力OFF・異常温度保護
バッテリー異常表示・セルスタート出力保護

安全に使えて、壁掛け収納もできる!

壁掛けなど収納に便利な紐通し穴付き

すべり止めクッション付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.