


品番 : EA817AN-11

品名 : MT1/ 27.9mm 回転センター(高速防水タイプ)

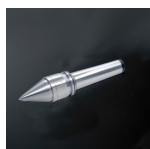

販売価格	40,700円(税抜) / 44,770円(税込)		
カタログ価格	40,700円(税抜) / 44,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/10 11:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0651ページ		



仕様

材質	スチール	サイズ(mm)	T:27.9、E:5、L:110.3
角度 α	60°	角度 θ	40°
重量(kg)	0.15	ワーク最大重量(kg)	300
最大回転数(rpm)	4000	振れ精度	0.0025mm(T.I.R.)

ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。

CNC対応

水溶性切削液、NC盤に最適

先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防

トルクは、グリスとベアリングの変更により、LS型の3割(当社比)軽く回転

高い剛性とコンパクトなサイズ

超高精度

優れた耐摩耗性と耐久性

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

