
品番: EA817AN-12

品名: MT2/32.5mm 回転センター(高速防水タイプ)

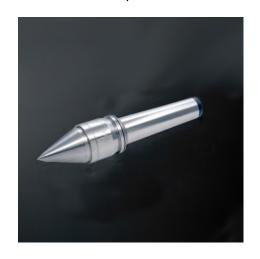

販売価格	35,700円 (税抜)/ 39,270円(税込)					
カタログ価 格	35,700円(税抜)/39,270円(税込)					
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/02 06:01現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	0662ページ					











仕様

材質	スチール	サイズ(mm)	T:32.5、E:6、L:128.5
角度 <i>α</i>	60°	角度 <i>θ</i>	40°
重量(kg)	0.26	ワーク最大重量(kg)	400
最大回転数(rpm)	7000	振れ精度	0.0025mm(T.I.R.)

ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。

CNC対応

水溶性切削液、NC盤に最適

先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防

トルクは、グリスとベアリングの変更により、LS型の3割(当社比)軽く回転

高い剛性とコンパクトなサイズ

超高精度

優れた耐摩耗性と耐久性

株式会社エスコ