

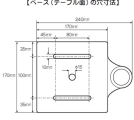


品番：EA817RP

品名：AC100V/100W(6mmチャック) ボール盤(角テーブル)

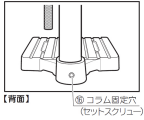

販売価格	24,600円(税抜)／ 27,060円(税込)		
カタログ価格	24,600円(税抜)／27,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/14 20:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0856ページ		

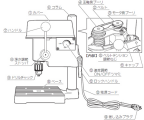

仕様

メーカー	パオック	型番	MDP-100
用途	軟金属や木材、プラスチック等の垂直 穴あけ作業に	電源	AC100V・100W
定格周波数	50/60Hz	回転数	9,000rpm、7,000rpm、5,000rpm
送り寸法	20mm	チャック能力	0.6～6.0mm
チャック種類	モールステーパ―B10	穴あけ能力	スチール:3.2mm 銅・真鍮・アルミ:5mm その他非金属:6mm
テーブル寸法	170×170mm	テーブル傾斜角度	左右45°
コード長	約1.8m	定格時間	20分
主軸	MT・No.1	サイズ	190×250×390mm
フトコロ寸法	220mm	重量	5.2kg
材質	本体:鉄、アルミ ヘッド部カバー:ABS 回転ベルト:ポリウレタン	付属品	ドリルチャック チャックハンドル 六角棒レンチ(2mm:プーリー用・2. 5mm:深さ調節ストップ用・4mm:コラ ム固定用) 目盛シール(2枚)
ホビーに便利なミニサイズ			

深さ調整機能付き
プーリーによる3段階変速+速度調節機能付で最適な回転速度設定が可能
※主軸交換不可、修理対応のみ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.