

品番：EA818AB-11A


品名：7000-29000rpm ハンドグラインダー(充電式/6mm)



販売価格	72,300円(税抜) / 79,530円(税込)		
カタログ価格	72,300円(税抜) / 79,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/20 23:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0834ページ		



項目	内容
仕様	36Vマルチボルト蓄電池搭載
モーター	直流ブラシレスモーター
サイズ	468×121×86mm
重量	2.5kg
付属品	バッテリー×1 充電器 コレットチャック(6mm) スパナ(12mm/17mm) ケース 電池カバー

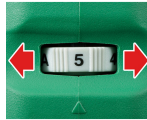

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	GP36DA(XPZ)
仕様	スライドスイッチ式	コレットチャック	6mm
使用可能最大先端工具径	25mm	モーター	直流ブラシレスモーター
回転数	7,000~29,000min-1(回転/分)	サイズ	468×121×86mm
重量	2.5kg	バッテリー	リチウムイオン(36V/2.5Ah)
充電時間	実用充電:約19分 満充電:約25分	付属品	バッテリー×1 充電器 コレットチャック(6mm) スパナ(12mm/17mm) ケース 電池カバー

<AC品を超えたパワフル研削>

36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削が可能

<速度調節可能(選べる2モード)>

回転数を維持する『変速モード』と、回転数を自動で調節する『オートモード』を用途に合わせて変更可能

【変速モード/ダイヤル設定】

1:700rpm(研磨・仕上げに)、2:13,800rpm(塗装はがしに)

3:16,600rpm(さび落としに)、4:24,400rpm(バリ取りに)

5:29,000rpm(研削に)
【オートモード/ダイヤル設定】
A:15,000rpm(無負荷時)、29,000rpm(負荷時)

ソフトスタート

ブレーキ機能

キックバック軽減

再起動防止機能

電池残量表示付(バッテリー)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.