


品番 : EA818AZ-32

品名 : 255x25x19.05mm/GC #120 平砥石

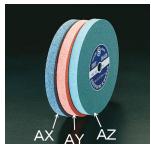

販売価格	9,920円(税抜) / 10,912円(税込)		
カタログ価格	9,920円(税抜) / 10,912円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 03:20現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ			



## 仕様

用途	非鉄金属用	粒度	GC120P
砥粒材質	緑色炭化ケイ素質	外径×厚み×穴径	255×25×19.05mm
最高回転数	2,000rpm	入数	1枚
重量	2100g		

### 【警告】

- 機械への取り付けをする前に、砥石のひび・われ・かけ等の外観検査をすること。
- 砥石の接触面に変形・傷・汚れ・さびのあるフランジは使用しないこと。
- 砥石の穴径が機械に適合しない場合、無理に押し込んだり、穴径の改修をしないこと。
- 砥石に表示されている最高使用周速度を超えて使用しないこと。
- 試運転時には、砥石の回転方向の前に立たないこと。
- 側面の使用を目的とする砥石以外は、側面を使用しないこと。
- 作業中は、保護メガネ・防塵マスク等の保護具を着用すること。
- 回転中の砥石には直接身体を触れないこと。
- その日の作業開始前に1分以上、砥石を取り替えた時は3分間以上試運転をすること。
- 砥石カバーは常に砥石の1/2以上を覆う適正なものを使用すること。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.