 



品番：EA818E-100

品名：38.1mm ダイヤモンドカッター



販売価格	8,620円(税抜) / 9,482円(税込)		
カタログ価格	8,620円(税抜) / 9,482円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/26 00:57現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0861ページ		

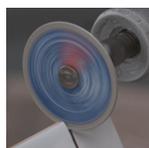

#### 仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	EZ545MAX
用途	硬質材料の切断・研磨	刃径	38.1mm
刃厚	0.6mm	最大加工深さ	14mm
最大回転数	35,000rpm	材質	1095高炭素鋼(ダイヤモンド粒子)
形状	ホイール		

#### ★EZロック方式★

「引く」「回す」「取り外す」の3ステップでアクセサリーを着脱  
レンチを使用せずにアクセサリーを簡単に交換できます。

大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、石膏ボード、硬質木材などの切断に最適

アーバーはEA818E-139をご使用ください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.