


品番 : EA818E-63B

品名 : 3.2x14.3mm/3.2mm軸 [TiNコート]超硬カッター

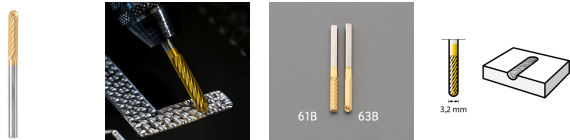

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,760円(税抜) / 1,936円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,760円(税抜) / 1,936円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/03 06:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0860ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--------------|-------|-----------|
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 9903MAX |
| 用途 | 面取りや材料除去 | 軸径 | 3.2mm |
| 刃径 | 3.2mm | 刃長 | 14.3mm |
| 全長 | 39mm | 最大回転数 | 35,000rpm |
| 材質 | タングステンカーバイド | 形状 | ボールノーズ |

金属、硬化鉄、セラミック、鋳鉄、プラスチック、硬質木材などの硬い材料の面取り、仕上げや磨きに最適

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.