


品番 : EA818E-81A

品名 :  $\phi 0.8\text{mm}/3.2\text{mm}$ 軸 エングレービングカッター

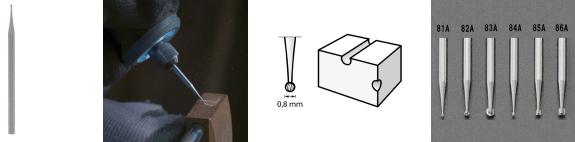

販売価格	800円(税抜)／880円(税込)		
カタログ価格	800円(税抜)／880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 20:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0882ページ		



#### 仕様

メーカー	DREMEL(ドremel)	型番	105N
用途	繊細な文字彫りや彫刻・ルーター加工	軸径	3.2mm
刃径	0.8mm	刃長	0.73mm
全長	45mm	最大回転数	35,000rpm
材質	ハイス	形状	ボール
木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字彫りや彫刻、ルーター加工に適しています。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.