


品番：EA818E-82A

品名：φ1.6mm/3.2mm軸 エングレービングカッター

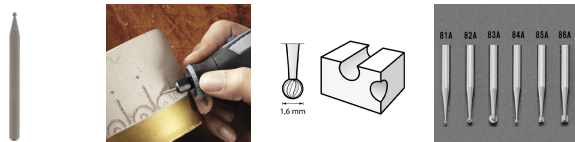

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 880円(税抜) / 968円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 880円(税抜) / 968円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/05/26 17:33現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0860ページ                      |      |   |




#### 仕様

|      |                   |       |           |
|------|-------------------|-------|-----------|
| メーカー | DREMEL(ドレメル)      | 型番    | 106N      |
| 用途   | 繊細な文字彫りや彫刻・ルーター加工 | 軸径    | 3.2mm     |
| 刃径   | 1.6mm             | 刃長    | 1.29mm    |
| 全長   | 39mm              | 最大回転数 | 35,000rpm |
| 材質   | ハイス               | 形状    | ボール       |

木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字彫りや彫刻、ルーター加工に適しています。

#### 代替品

|  |  |
|--|--|
|  | <p>品番 EA819CL-2.5</p> <p>コメント 3mm軸/刃径2.5mm/タングステンハイト</p> |
|--|--|

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.