


品番：EA818E-83A

品名：φ2.4mm/3.2mm軸 エングレービングカッター

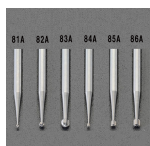

販売価格	880円(税抜) / 968円(税込)		
カタログ価格	880円(税抜) / 968円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/26 17:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0860ページ		




#### 仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	107N
用途	繊細な文字彫りや彫刻・ルーター加工	軸径	3.2mm
刃径	2.4mm	刃長	2.4mm
全長	38mm	最大回転数	35,000rpm
材質	ハイス	形状	ボール

木材やガラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字彫りや彫刻、ルーター加工に適しています。

#### 代替品

	<b>品番</b> EA819CL-2.5 <b>コメント</b> 3mm軸/刃径2.5mm/タングステンカーバイト
--	---

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.