


品番 : EA818E-86A

品名 : 2.0x 1.64mm/3.2mm軸 イングレービングカッター

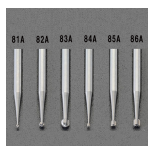

販売価格	615円(税抜) / 677円(税込)		
カタログ価格	615円(税抜) / 677円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/26 17:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0860ページ		




仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	110N1
用途	繊細な文字彫りや彫刻・ルーター加工	軸径	3.2mm
刃径	2.0mm	刃長	1.64mm
全長	45mm	最大回転数	35,000rpm
材質	ハイス	形状	円筒形

木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字彫りや彫刻、ルーター加工に適しています。

代替品

	品番 EA819CL-2.5 コメント 3mm軸/刃径2.5mm/タングステンハイト
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.