


品番 : EA818E-99

品名 : 38.1mm ダイヤモンドカッター

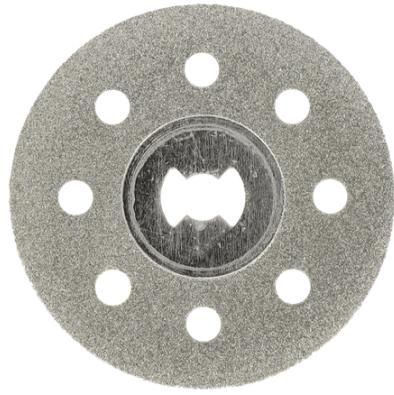

販売価格	7,390円(税抜) / 8,129円(税込)		
カタログ価格	7,390円(税抜) / 8,129円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/11 11:50現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0861ページ		



仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	EZ545
用途	硬質材料の切断・研磨	刃径	38.1mm
刃厚	0.6mm	最大加工深さ	11mm
最大回転数	20,000rpm	材質	1095高炭素鋼(ダイヤモンド粒子)
形状	ホイール		

★EZロック方式★

「引く」「回す」「取り外す」の3ステップでアクセサリーを着脱
レンチを使用せずにアクセサリーを簡単に交換できます。

大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、石膏ボード、硬質木材などの切断に最適

アーバーはEA818E-139をご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.