


品番：EA818MB-3A

品名：1000-20000rpm マイクログラインダー-(中速型)

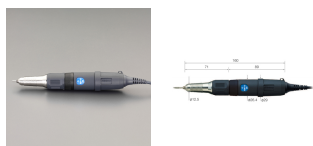

販売価格	54,000円(税抜) / 59,400円(税込)		
カタログ価格	54,000円(税抜) / 59,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/06 21:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0862ページ		



#### 仕様

メーカー	ミニター	型番	M112S
無負荷回転数	1000~20000rpm	入力電圧	3~30DCV
無負荷電流	0.30DCA	最大トルク	4.5cN・m
コレットチャック	装着: φ3.0mm 付属: φ2.34mm	全長	160mm
重量	215g	付属品	スリーブコレットφ2.34 ×1個 カーボンブラシ ×1セット(2ヶ)

#### 標準タイプ

#### 中速型

#### ●手元スイッチ

ハンドピースの中ほどにあり、片手での操作が可能

頻繁にON/OFF操作を行う作業、パワーパックから離れて行う作業に便利

#### ●識別対応機能

パワーパックのハンドピース識別機能に対応

ハンドピース毎に最適な制御で利用可能

#### ●高精度

世界屈指の高精度で精密加工に最適

#### ●セパレートタイプ

ヘッドとモーターが分割できるセパレートタイプ

作業に合わせヘッドのみ、モーターのみの交換が可能

●センタンツールワンタッチ着脱機構

センタンツールの交換に専用工具を必要とせず、ワンタッチでスピーディーに行えます。

別途パワーパックEA818MA-1A・EA812MA-1B・(旧)EA818MB-1Aをご使用ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.