


品番：EA819AD-10C

品名：# 80 10x10mm/3mm軸 フラップホイール

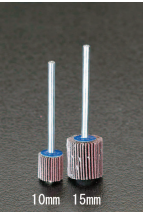

販売価格	740円(税抜)／ 814円(税込)		
カタログ価格	740円(税抜)／814円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/24 21:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0926ページ		



フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応
研磨後の仕上げでも使用する事ができるのが
フラップホイールです。
● 磨き粉の付着による磨きや磨損の軽減
● 金属製品に細かいけいしとりに
磨き粉は、研磨、研磨、スポンジで磨き、
磨き粉、アルミニウム、鉄、
木材、プラスチック、等

鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に

仕様

軸径	3mm	最大回転数	40000rpm
軸長	38mm	入数	1本入り
直径	10mm	高さ	10mm
砥粒	アルミ酸化物	粒度	#80
研磨砥粒はアルミ酸化物を使用			
狭いところの仕上げ、研磨に			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.