


品番 : EA819AD-32C

品名 : # 80 30x15mm/3mm軸 フラップホイール

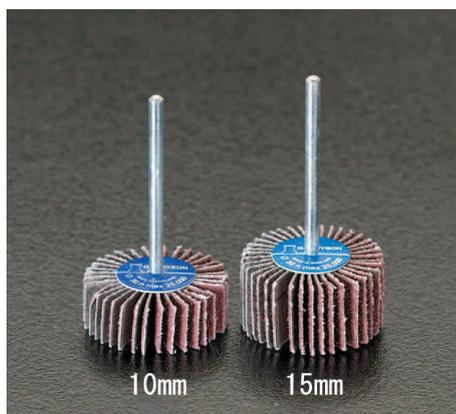

販売価格	525円(税抜) / 578円(税込)		
カタログ価格	525円(税抜) / 578円(税込)		
在庫数	最新在庫: 54 (2026/03/17 09:07現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0926ページ		



フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応
回転方向に応じて最大回転数の低いのが
フラップホイールです。
● 軸や軸径の異なる寸法や形状の対応可能
● 高負荷の磨削に耐えりしどりに、
磨削材料は一般磨粒、樹脂、ステンレス鋼、
炭素鋼、アルミニウム、チタン、
銅、プラスチックの他

鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に

仕様

軸径	3mm	直径	30mm
最大回転数	25000rpm	軸長	38mm
入数	1本入り	高さ	15mm
砥粒	アルミ酸化物	粒度	#80

鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.