



品番 : EA819AD-32E

品名：#120 30x15mm/3mm軸 フラップホイール

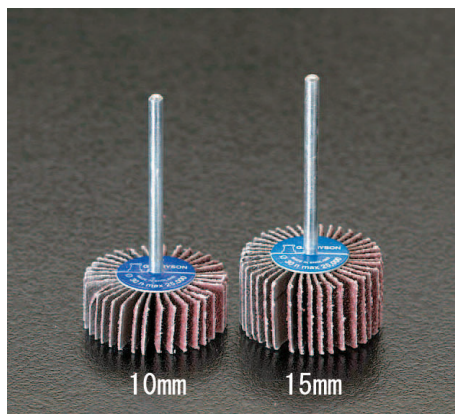

販売価格	525円(税抜)／ 578円(税込)		
カタログ価格	525円(税抜)／578円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2026/03/17 09:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0926ページ		

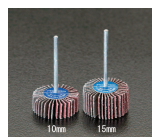

フラップホイール

あらゆる素材の表面研磨に対応
 研削材のなかでも最も両面が研磨いのが
 フラップホイールです。

- 錆や汚れの除去(塗装や腐蝕の予防処理)
- 金属製品の粗けいり(リとりに)

適合材料・・・一般鋼、鉄鋼、ステンレス鋼、
 高合金鋼、アルミニウム、青銅、
 銅、黄銅、スチール、チタン

鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に

仕様

軸径	3mm	直径	30mm
最大回転数	25000rpm	軸長	38mm
入数	1本入り	高さ	15mm
砥粒	アルミ酸化物	粒度	#120
鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.