
 
 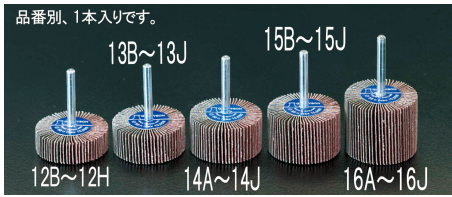


品番：EA819AE-13B

品名：# 60 50x20mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
カタログ価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
在庫数	最新在庫: 33 (2026/04/26 22:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		

 


フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応。
研磨のなかでも最も効率の良いのが
フラップホイールです。
● 研磨面の凹凸(深さや形状の制御)
● 研磨粒の磨りひきとりに、
磨き粉(一般研磨、超微、スラッシュ磨、
炭粉研磨、アルミゴツム、研磨、
水研、プラスチック磨)

仕様

軸径	6mm	直径	50mm
高さ	20mm	最大回転数	15000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#60	入数	1本入り
軸長	約38mm		

代替品

	品番 EA819AE-12B コメント
--	------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.