
 
 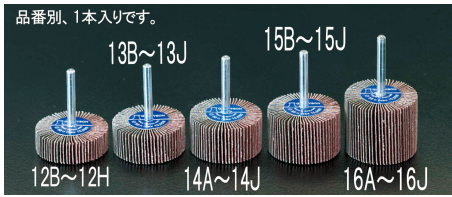


品番：EA819AE-13E

品名：#120 50x20mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
カタログ価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/04/26 22:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



**フラップホイール**  
あらゆる素材の表面研磨に対応。  
研磨のなかでも最も研磨の細かいのが  
フラップホイールです。  
● 研磨面の凹凸(深さや形状の制御等)  
● 研磨面の粗らび(ひじり)と共に、  
磨き屑を一掃(掃除機、エアアシスト機、  
真空吸引、アルミエアーム、排粉機、  
その他、プラスチックの粒)

### 仕様

軸径	6mm	直径	50mm
高さ	20mm	最大回転数	15000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#120	入数	1本入り
軸長	約38mm		

### 代替品

	品番 EA819AE-12E コメント 15mm幅/#120
--	-----------------------------------

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.