


品番 : EA819AE-1G

品名 : #180 25x10mm/6.0mm軸 フラップホイール

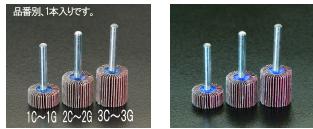

販売価格	470円(税抜)／517円(税込)		
カタログ価格	470円(税抜)／517円(税込)		
在庫数	最新在庫: 48 (2025/12/16 10:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0978ページ		



フラップホイール
あらゆる素材の表面仕上げに、オーバーハング研磨用に設計されたのが
フラップホイールです。
●研磨用砥粒の種類(表面粗さの範囲)
●金属表面の粗さ(りだり)などに、
適用材料: 一般機、鉄類、ステンレス鋼、
アルミニウム、銅、チタン、木工、プラスチック、竹

仕様

軸径	6mm	直径	25mm
高さ	10mm	最大回転数	30000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#180	入数	1本入り
軸長	約37mm		

特に狭いところに

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.