
 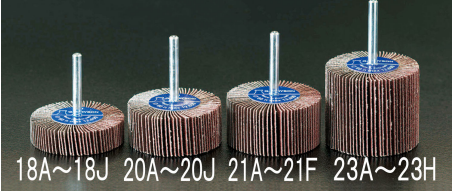
 


品番：EA819AE-20D

品名：#100 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール

品番別、1本入りです。詳細は仕様(PDF)でご確認ください。 	販売価格	780円(税抜)／ 858円(税込)		
	カタログ価格	780円(税抜)／858円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 21 (2025/08/20 08:10現在)		
	商品入数	1	販売単位	本
	カタログページ	0979ページ		



フラップホイール

あらゆる素材の表面研磨に対応。
（鉄材の研磨でも最も速く研磨可能なフラップホイールです。）

- 鉄やステンレス鋼（溶接や腐蝕の除去）
- 鋳鉄製品の磨き（バリ取り）

適合材料：一般鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、
炭素鋼、アルミニウム、銅、
黄銅、プラスチック等

仕様

軸径	6mm	最大回転数	12600rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
入数	1本入り	直径	60mm
高さ	25mm	粒度	#100
軸長	約40mm		

代替品

	品番 EA819AE-20E コメント
---	---------------------------