




品番：EA819AE-23A

品名：# 40 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール

品番別、1本入りです。詳細は仕様(PDF)でご確認下さい。

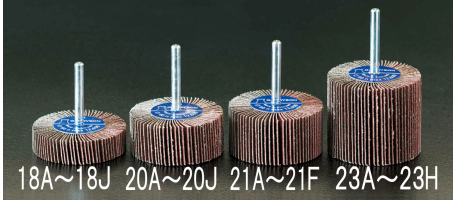

販売価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
カタログ価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2026/04/26 22:16現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		

  


フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応。
研磨の力で、最も劣化の早いホイールの
フラップホイールです。
● 研磨力の強い(硬質)や弱い(軟質)の別
● 高品質の磨り出しと、
磨きやすさ(硬質、軟質、ステンレス鋼、
炭素鋼、アルミニウム、銅、
鉄、プラスチック)の別

仕様

軸径	6mm	最大回転数	12600rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
入数	1本入り	直径	60mm
高さ	50mm	粒度	#40
重量	約128g	軸長	約40mm

代替品

	品番 EA819AE-23B コメント
--	------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.