


品番 : EA819AE-2E

品名 : #120 25x20mm/6.0mm軸 フラップホイール

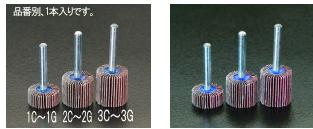

販売価格	840円(税抜)／924円(税込)		
カタログ価格	840円(税抜)／924円(税込)		
在庫数	最新在庫: 77 (2025/12/15 16:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0978ページ		



フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に威力を発揮する、耐久性と強度に優れたホイールが
フラップホイールです。主に金属表面の研磨や、樹脂の表面の研磨に用いられます。
●特徴
■耐久性と強度に優れたホイール
■金属表面の研磨に威力を発揮する
適用材料: 一般機、鋳物、スチール、アルミニウム、樹脂、木材、プラスチック、竹

仕様

軸径	6mm	直径	25mm
高さ	20mm	最大回転数	30000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#120	入数	1本入り
軸長	約37mm		

特に狭いところに

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.