


品番 : EA819AE-3E

品名 : #120 25x25mm/6.0mm軸 フラップホイール

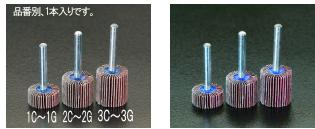

販売価格	865円(税抜)／952円(税込)		
カタログ価格	865円(税抜)／952円(税込)		
在庫数	最新在庫: 55 (2025/12/16 05:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0978ページ		



フラップホイール  
あらゆる素材の表面研磨に威力を発揮する、汎用性の高いホイールです。  
用途: 鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。  
特徴: 高速回転で、表面を傷つけない柔軟な研磨。  
用途: 鉄、鋼、銅、アルミニウム、チタン、ステンレス、ガラス、セラミック、木、プラスチック、竹。

## 仕様

軸径	6mm	直径	25mm
高さ	25mm	最大回転数	30000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#125	入数	1本入り
軸長	約37mm		

特に狭いところに

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.