


品番：EA819AE-5G

品名：#180 30x10mm/6.0mm軸 フラップホイール

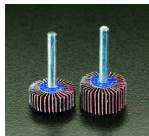

販売価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
カタログ価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/04/26 20:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



フラップホイール  
あらゆる素材の表面研磨に対応。  
研磨のなかでも最も研磨の細かいのが  
フラップホイールです。  
● 研磨面の凹凸(深さや形状の制御)  
● 研磨面の磨き残り(ひじり)を、  
磨きやすい状態(連続、ステンレス鋼、  
炭素鋼、アルミニウム、銅、  
鋼、プラスチック)に

### 仕様

軸径	6mm	直径	30mm
高さ	10mm	最大回転数	25000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#180	入数	1本入り
軸長	約37mm		

特に狭いところに

### 代替品

	品番 EA819AE-5H コメント #240
--	----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.