


品番：EA819AE-6E

品名：#120 30x15mm/6.0mm軸 フラップホイール

品番別、1本入りです。

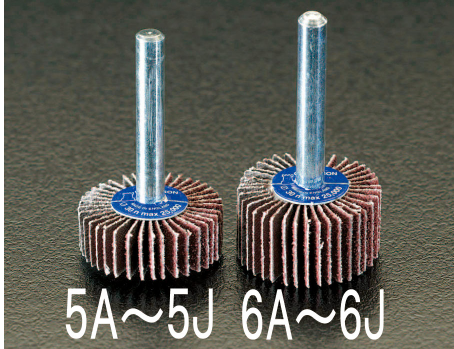

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 525円(税抜) / 578円(税込) | | |
| カタログ価格 | 525円(税抜) / 578円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 55 (2026/04/26 20:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0942ページ | | |



フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応。
回転方向が逆でも最大回転数の範囲内のフラップホイールです。
● 軸や軸孔の磨耗(逆回転や逆回転の発生)
● 高負荷時の磨耗(逆回転)により、
磨耗が早い一部磨料(樹脂、ステンレス鋼、
炭素鋼、アルミニウム、銅、
鋼、プラスチック)の磨

仕様

| | | | |
|----------|-------------------------|-------|----------|
| 軸径 | 6mm | 直径 | 30mm |
| 高さ | 15mm | 最大回転数 | 25000rpm |
| 用途 | 鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。 | 研磨砥粒 | アルミ酸化物 |
| 粒度 | #120 | 入数 | 1本入り |
| 軸長 | 約37mm | | |
| 特に狭いところに | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.