


品番：EA819AE-6H

品名：#240 30x15mm/6.0mm軸 フラップホイール

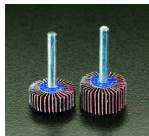

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 525円(税抜) / 578円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 525円(税抜) / 578円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 34 (2026/04/26 20:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0942ページ                       |      |   |




フラップホイール  
あらゆる素材の表面研磨に対応  
研磨後の表面は鏡面仕上げが可能です  
● 軸径の異なる規格(5A~5J/6A~6J)のフラップホイールです  
● 高品質の研磨剤(シリコン)を使用  
● 軸径: 5A~5J: 5mm, 6A~6J: 6mm  
● 軸長: 約37mm  
● 材質: ステンレス鋼

### 仕様

|    |                         |       |          |
|----|-------------------------|-------|----------|
| 軸径 | 6mm                     | 直径    | 30mm     |
| 高さ | 15mm                    | 最大回転数 | 25000rpm |
| 用途 | 鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。 | 研磨砥粒  | アルミ酸化物   |
| 粒度 | #240                    | 入数    | 1本入り     |
| 軸長 | 約37mm                   |       |          |

特に狭いところに

### 代替品

|  |                            |
|--|----------------------------|
|  | 品番 EA819AE-6J<br>コメント #320 |
|--|----------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.