


品番 : EA819AS-13

品名 : 25mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#180)

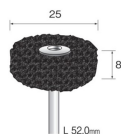

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 360円(税抜) / 396円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 360円(税抜) / 396円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 30 (2026/04/29 20:45現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0925ページ                       |      |   |



#### 仕様

|       |          |    |        |
|-------|----------|----|--------|
| メーカー  | ミニター     | 型番 | EA5111 |
| 最大回転数 | 5,000rpm | 粒度 | #180   |
| 軸径    | φ3.0mm   | 直径 | 25mm   |
| 高さ    | 8mm      | 全長 | 52mm   |

加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。

皮膜、塗膜の除去、サビ取り作業などの際に下地への影響がほとんどありません。

研削時の発熱が少なく、被削材の研削焼けが起こりません。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.