


品番：EA819AS-75

品名：31mm FRディスク(#120/ソフト)

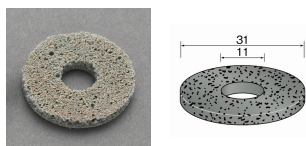

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 250円(税抜) / 275円(税込) | | |
| カタログ価格 | 250円(税抜) / 275円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 20 (2026/04/26 20:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0927ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|-----------|----|--------|
| メーカー | ミニター | 型番 | SA2452 |
| 最大回転数 | 10,000rpm | 粒度 | #120 |
| 直径 | 31mm | 内径 | 11mm |
| ソフトタイプ | | | |
| 粘着テープ付き | | | |
| GC砥粒の特徴を最大限に引き出す、特殊発砲樹脂を結合剤とした新しいタイプの研削用ディスク | | | |
| 砥粒保持力に優れ、砥粒が常に最適な状態に保たれるため、低摩耗でありながら強靱な研削力を生み出します。 | | | |
| 独特な弾性効果により、二次バリ、返りバリの発生が抑えられます。 | | | |
| 脆性素材のチッピングが起りにくいいため、質の高い安定した作業を可能にします。 | | | |
| ゴムパッドはEA819AS-300をお使いください。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.