



品番 : EA819AY-108

品名 : 76.2x9.5mm/#220 特殊樹脂ディスク(5枚)

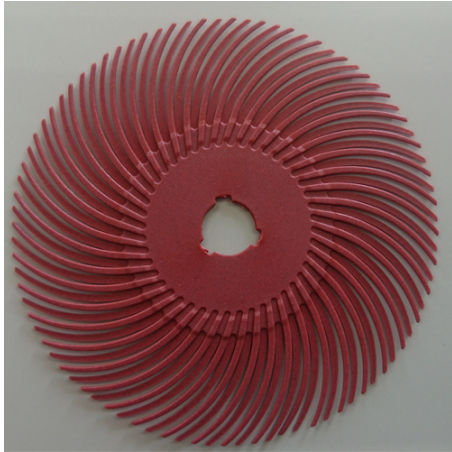

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,370円(税抜) / 2,607円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,370円(税抜) / 2,607円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/04/04 02:35現在) | | |
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0979ページ | | |

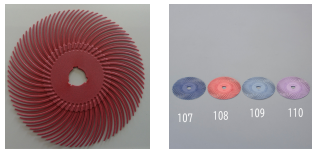

仕様

| | | | |
|-------|----------|----|---|
| 外径 | 76.2mm | 粒度 | #220 |
| 色 | 赤 | 穴径 | 9.5mm |
| 最大回転数 | 12000rpm | 材質 | プラスチック(酸化アルミナセラミック入り) |
| 重量 | 3.6g | 用途 | 切削加工のバリ・カエリ除去、金型のクリーニング、溶接箇所焼け取り、内面研磨、エッジの丸め、成形加工のパーティングライン除去 |
| 入数 | 5枚 | | |

高い柔軟性と研削力、かつ従来品と比較しても長い寿命を有した製品です。

複雑で凹凸のある箇所にも柔軟に毛先が追従し、必要な部分のみを短時間で研磨してくれます。

なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により高研削力を発揮いたします。

作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。

EA819AY-120(マンドレル)に取り付けてご使用下さい。

代替品

| | |
|------|-----------|
| 品番 | EA819AY-8 |
| コメント | 1枚入り |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.