



品番：EA819AY-11

品名：50.8x6mm/# 80 軸付特殊樹脂ディスク

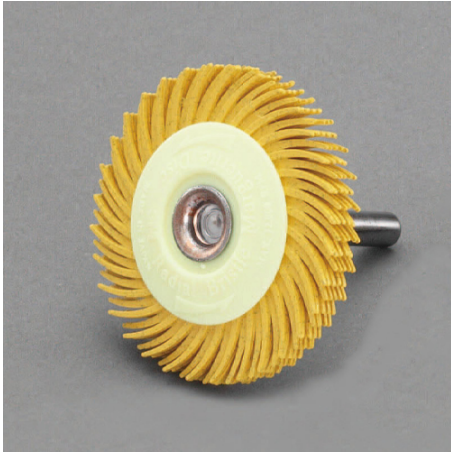

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,950円(税抜) / 3,245円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 2,950円(税抜) / 3,245円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 57 (2026/06/25 11:05現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0979ページ                       |      |   |

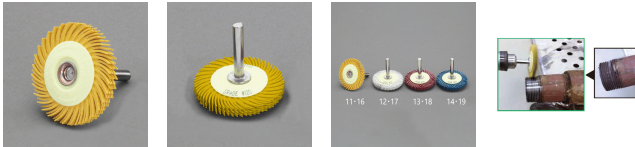

#### 仕様

|      |           |       |   |
|------|-----------|-------|---|
| メーカー | 3M        | 型番    | BR MGRT 80  |
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 用途    | ・切削加工後のバリ、カエリ除去<br>・エンドミル加工後の抜きバリ除去<br>・ゴムライニングのハミ出しバリ除去<br>・ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去<br>・パイプ内面研磨 |
| 粒度   | #80       | 砥材    | キュービトロン[TM]砥粒・酸化アルミニウム  |
| 色    | 黄         | 外径    | 50.8mm  |
| 軸径   | 6mm       | 最大回転数 | 12,000rpm   |
| 重量   | 40g       | 適応ツール | ・ストレートコレットチャックグラインダー<br>・ドリルチャックグラインダー  |

柔軟な特殊樹脂を毛先の細かいブラシ形状に加工しているため、複雑な形状の被研磨物にもよくなじみます。

凹部にも良く毛先が到達し、砥粒入ナイロンブラシでは作業できなかった箇所にも快適に使用できます。

ワイヤブラシや砥粒入ナイロンブラシより研磨力が高いため、従来のバリ取り作業時間を大幅に短縮できます。

微小バリや汚れ、皮膜のみを除去し、被研磨物を削り過ぎることがありません。

発熱や目づまりの影響がなく、常に新しい研磨砥粒が露出して作業の開始から最後まで研磨力が一定

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.