
品番: EA819AY-3

品名:50.8x9.5mm/#220 特殊樹脂ディスク

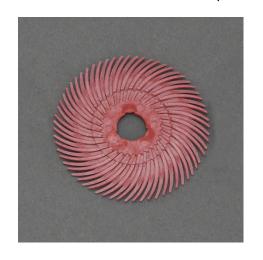

販売価格	620円(税抜)/682円(税込)				
カタログ価 格	620円(税抜)/682円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>28</b> (2025/11/22 08:14現在)				
商品入数	1	販売単位	枚		
カタログページ	1018ページ				





## 仕様

メーカー	ЗМ	型番	BR DISC 220
シリーズ	スコッチ・ブライト	用途	シャープエッジの丸め、切削加工後の バリ・カエリ除去 Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去 金型のクリーニング、パイプ内面研磨に
粒度	#220	砥粒	酸化アルミニウム
色	赤茶	外径	50.8mm
穴径	9.5mm	最大回転数	30,000rpm
適応ツール	・ストレートコレットチャックグラインダー ・ストレートシャフトグラインダー ・ドリルチャックグラインダー		

金属の微小バリのみ除去し、削りすぎることがありません。

曲面や複雑な凸凹部にも良くなじみます。

砥粒入りのため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーン

ワイヤーブラシのように飛散物でケガの心配がなく安全

目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定

マンドレルに取り付けてご使用ください。

## 代替品



**品番** EA819AY-13

コメント 軸付

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.