


品番：EA819AY-45

品名：25x25mm/#220 軸付ホイール

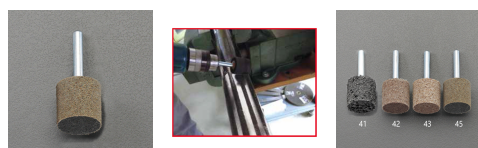

販売価格	1,190円(税抜) / 1,309円(税込)		
カタログ価格	1,190円(税抜) / 1,309円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/04/04 04:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0940ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	SU JIKU
シリーズ	スコッチ・ブライト	用途	・目つぶしや化粧仕上げ、溶接作業の事後処理に ・クリーニング(付着物除去)に
粒度	#220	硬度	5
砥粒	シリコンカーバイド	グレード	F
外径	25mm	厚み	25mm
軸径	6mm	最大回転数	24,000rpm
適応工具	ストレートコレットチャックグラインダー	色	灰
重量	27g		

パイプの内側などの小さい径での作業に最適

狭い箇所・内径研磨作業、機械条件などの溝部の研磨作業などにご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.