
 
 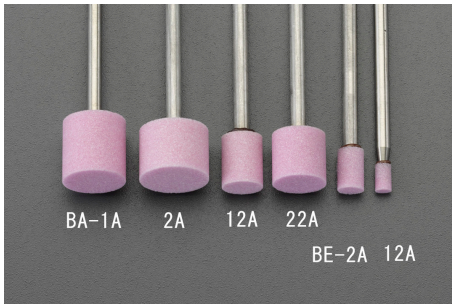


品番：EA819BE-2A

品名：5x8mm/3mm軸 軸付砥石(ピンク)



販売価格	435円(税抜) / 479円(税込)		
カタログ価格	435円(税抜) / 479円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 05:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0921ページ		



#### 仕様

直径	5mm	高さ	8mm
最大回転数	70,000rpm	軸径	3mm
粒度	#100	軸長	40mm
全長	48mm	カラー	ピンク
砥粒	PW	重量	3g

振れ精度を極めて小さく抑えた振動・ビブリの少ない精度の高い軸付砥石です。

高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使い易い砥石です。

軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。

砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。

用途	耐熱合金、ステンレス鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削に		
----	--------------------------	--	--

#### 代替品

	品番	EA819GA-11
	コメント	仕様ご確認下さい



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.