
 
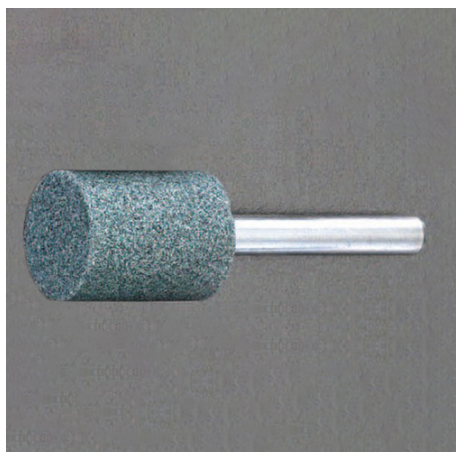


品番：EA819BF-22

品名：8x13mm/6mm軸 グリーン砥石(GC)



販売価格	425円(税抜) / 468円(税込)		
カタログ価格	425円(税抜) / 468円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/07/05 04:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0940ページ		

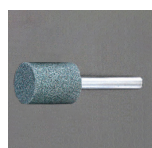

#### 仕様

メーカー	ミニター	型番	CA6412
最大回転数	90,000rpm	砥粒	緑色炭化ケイ素質研削剤
粒度	#80	軸径	φ 6.0mm
直径	8mm	高さ	13mm
全長	51.5mm	適合素材	セラミックガラス、超硬
入数	1本		

炭化珪素95%以上の高純度インゴットを粉碎、製粒した高硬度な砥粒

優れた自生作用(破碎性)を有し、良好な切れ味が持続

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.