


品番：EA819BH-253


品名：25x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石(#80)

品番別、1本入りです。

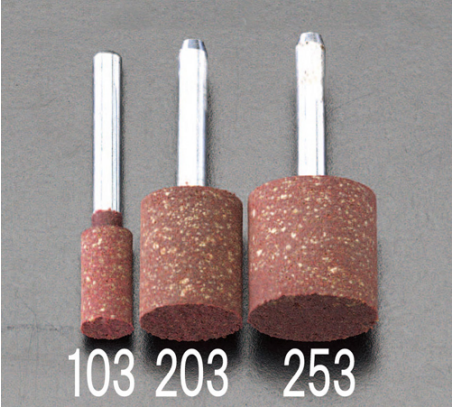

販売価格	1,100円(税抜)／1,210円(税込)		
カタログ価格	1,100円(税抜)／1,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 31 (2025/06/03 22:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0978ページ		

 品番別、1本入りです。



仕様

メーカー	ミニター	型番	DB4431
最大回転数	10,000rpm	粒度	#80
軸径	φ 6.0mm	直径	25mm
高さ	25mm	全長	60mm
適合素材	ステンレス鋼、アルミニウム、合金工具鋼	硬さ	ミディアムタイプ
入数	1本		

研削作業に適したゴム砥石

弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。

ワークへのなじみがよく、作業時の衝撃も吸収する働きがあり、作業が快適

加工の際、切り刃(砥粒)が適度に内部へ押し込まれるためワークに対してソフトになじみ、綺麗に仕上がります。

結合剤(ゴム)の適度な剥離作用により、細かな粒度であっても目詰まりしにくく、高能率な仕上げ加工が可能

2次バリや返りバリ、チッピングの発生がほとんどありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

