


品番：EA819BN-41

品名：12.5mm 六角軸付アンカーホールブラシ(ナイロン)

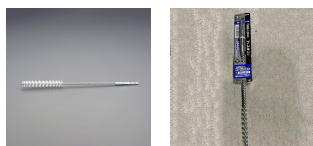

販売価格	2,000円(税抜) / 2,200円(税込)		
カタログ価格	2,000円(税抜) / 2,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 02:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0982ページ1241ページ		



仕様

メーカー	インダストリーコーワ	型番	20930
ブラシサイズ(mm)	外径:12.5 線径:0.5	軸径	6.6mm
ブラシ長	80±5mm	全長	250±5mm
最大回転数	1,000rpm	材質	軸部:鉄 ブラシ部:ナイロン66
重量(g)	80	適用穴径	φ12~13mm
六角シャンク	6.35mm		
孔内清掃用ブラシ			
六角軸で充電ドライバドリルなどにワンタッチで着脱			
ブレの少ない芯出し済み			
手作業による穴掃除と比較し、数倍の作業性。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.