


品番 : EA819BN-46

品名 : 26.0mm 六角軸付アンカーホールブラシ(ナイロン)

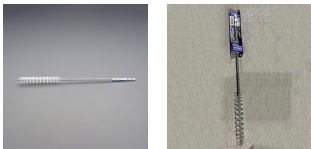

販売価格	2,940円(税抜) / 3,234円(税込)		
カタログ価格	2,940円(税抜) / 3,234円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/21 02:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0982ページ1241ページ		



仕様

メーカー	インダストリーコーワ	型番	20935
ブラシサイズ(mm)	外径:26.0 線径:0.5	軸径	6.6mm
ブラシ長	150±5mm	全長	410±5mm
最大回転数	1,000rpm	材質	軸部:鉄 ブラシ部:ナイロン66
重量(g)	110	適用穴径	φ26~28mm
孔内清掃用ブラシ			
六角軸で充電ドライバドリルなどにワンタッチで着脱			
ブレの少ない芯出し済み			
手作業による穴掃除と比較し、数倍の作業性。			
六角シャンク	6.35mm		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.