


品番：EA819BZ-13

品名：#240/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(平型)

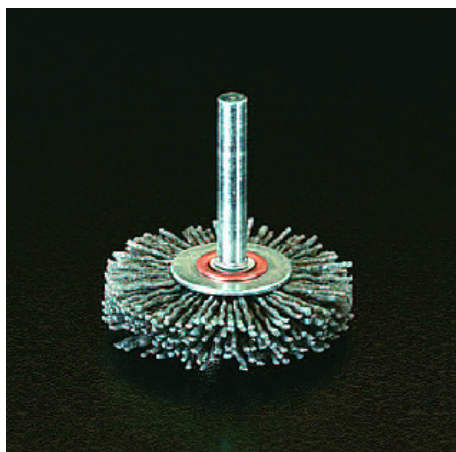

販売価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
カタログ価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/08 11:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0981ページ		



品番	EA819BZ-13	品名	#240/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(平型)
規格		材質	ナイロン
外径	50mm	軸径	6.0mm
線径	1.2mm	軸長	35mm
最大回転数	3,000rpm	毛丈	10mm
粒度	#240	重量	約100g
使用液	水	使用機	電動機
使用場所	工場	使用法	研磨
注意	凹凸面や曲面に対し柔軟性があり、当りはソフトです。		
	乾式でも湿式でも使用できます。		
	C砥粒		

仕様


粒度	#240	外径	50mm
線径	1.2mm	毛丈	10mm
最大回転数	3,000rpm	軸径	6.0mm
材質	ナイロン	軸長	35mm

凹凸面や曲面に対し柔軟性があり、当りはソフトです。

乾式でも湿式でも使用できます。

C砥粒

代替品

	品番 EA819BZ-23 コメント 65mm/#240
--	---------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.