


品番 : EA819BZ-306

品名 : #120 100x25x15mm軸付砥石用ダイヤモンドドレッサー

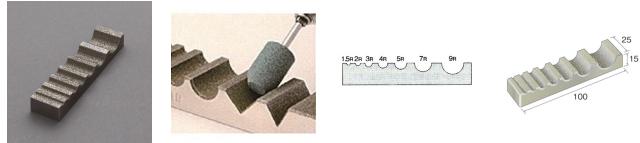

販売価格	27,400円(税抜) / 30,140円(税込)		
カタログ価格	27,400円(税抜) / 30,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 00:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0959ページ		



カタログ訂正

24/10/10 ● サイズ:(誤)25×100×10(H)mm→(正)100×25×15(H)mm (No.55,56 1254)

仕様

メーカー	ミニター	型番	PA4101
粒度	#120	幅	25mm
高さ	15mm	全長	100mm
形状	Rタイプ		

砥石、ゴム砥石、スティック砥石に最適

ドレッシングだけでなく、砥石などの成形加工がスピーディーで簡単に行える電着ダイヤモンドドレッサー

砥粒の突出が大きく、効率の良いドレッシングや成形ができます。

耐磨耗性に優れています。

※作業は必ず15,000rpm以下で行ってください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.