

品番：EA819DG-10


品名：3.0x 10x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,590円(税抜) / 5,049円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,590円(税抜) / 5,049円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 15 (2026/06/13 17:08現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0919ページ | | |



| 品番 | 長さ | 径 | 軸径 | 粒度 | 材質 | 入数 |
|--------|----|-----|-----|------|-----------|----|
| DG-10 | 55 | 3.0 | 3.0 | #140 | クロムモリブデン鋼 | 1 |
| DG-11 | 55 | 3.0 | 3.0 | #140 | クロムモリブデン鋼 | 1 |
| DG-11A | 55 | 3.0 | 3.0 | #140 | クロムモリブデン鋼 | 1 |
| DG-12 | 55 | 3.0 | 3.0 | #140 | クロムモリブデン鋼 | 1 |
| DG-13 | 55 | 3.0 | 3.0 | #140 | クロムモリブデン鋼 | 1 |
| DG-14 | 55 | 3.0 | 3.0 | #140 | クロムモリブデン鋼 | 1 |

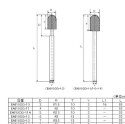

仕様

| | | | |
|-------|------|-------|------------|
| 刃径 | 3mm | 刃長 | 10mm |
| 全長 | 55mm | 軸径 | 3mm |
| 粒度 | #140 | 砥粒 | ダイヤモンドパウダー |
| 入数 | 1本入り | ブランク材 | クロムモリブデン鋼 |
| 電着タイプ | | | |
| ラジラス形 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.