


品番：EA819DL-14

品名：10x10x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)

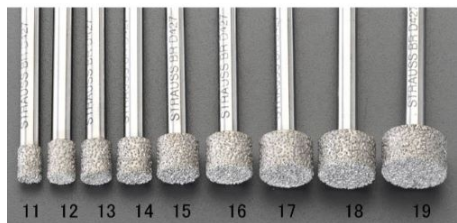

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,040円(税抜) / 7,744円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 7,040円(税抜) / 7,744円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/21 03:31現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0938ページ                      |      |   |



焼結ダイヤにより長寿命

#### 仕様

|       |                     |    |       |
|-------|---------------------|----|-------|
| 刃径    | 10mm                | 刃長 | 10mm  |
| 全長    | 60mm                | 軸径 | 6.0mm |
| 砥粒    | ダイヤモンドパウダーD427      | 粒度 | #50   |
| 材質    | ブランク材(台金):クロムモリブデン  |    |       |
| 焼結タイプ | ファイバーガラスの加工に最適      |    |       |
|       | V.B.(焼結)方式によるコーティング |    |       |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.