
 
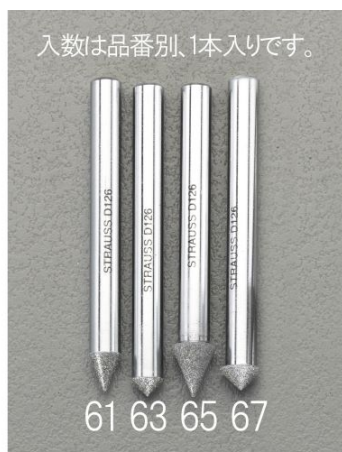


品番：EA819DL-63

品名：φ6.0mm/90° ダイヤモンドバー(傘型/6mm軸)



販売価格	4,270円(税抜) / 4,697円(税込)		
カタログ価格	4,270円(税抜) / 4,697円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/02 13:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0938ページ		

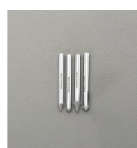

電着タイプ 切削加工用	
品名	ダイヤモンドバー
品番	EA819DL-63
規格	φ6.0mm/90°
材質	超硬合金
全長	60mm
刃長	3mm
軸径	6mm
先端角	90°
粒度	#140
電着タイプ	電着タイプ
備考	※ 切削加工用として使用されるため、切削速度は低速で使用する。また、切削液の使用は推奨しない。

仕様

形状	傘型	刃径	6mm
刃長	3mm	全長	60mm
先端角	90°	軸径	6mm
粒度	#140		
電着タイプ			
ダイヤモンドパウダー付			
切れ味が良く、ダイヤが長持ちします。			

代替品

	品番 EA819DL-67
	コメント 8.0mm/90°

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.