 



品番：EA819DL-65

品名：φ8.0mm/45° ダイヤモンドバー(傘型/6mm軸)



販売価格	6,110円(税抜) / 6,721円(税込)		
カタログ価格	6,110円(税抜) / 6,721円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/07/02 14:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0938ページ		

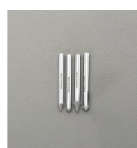


電着タイプ 切削加工用	
品名	ダイヤモンドバー
品番	EA819DL-65
規格	φ8.0mm/45°
材質	超硬合金
粒度	#140
刃径	8.5mm
全長	60mm
軸径	6mm
先端角	45°
電着タイプ	電着タイプ
備考	※ 切削加工用として使用してください。切削加工の際は、切削速度、送り、冷却液の供給など、切削条件を適切に設定してください。

仕様

形状	傘型	刃径	8mm
刃長	8.5mm	全長	60mm
軸径	6mm	先端角	45°
粒度	#140		
電着タイプ			
ダイヤモンドパウダー付			
切れ味が良く、ダイヤモンドが長持ちします。			

代替品

	品番 EA819DL-51 コメント 10mm/45°
--	--------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.