



品番：EA819EE-1

品名：14.3x 1.6mm/#120 特殊樹脂ディスク(3枚)

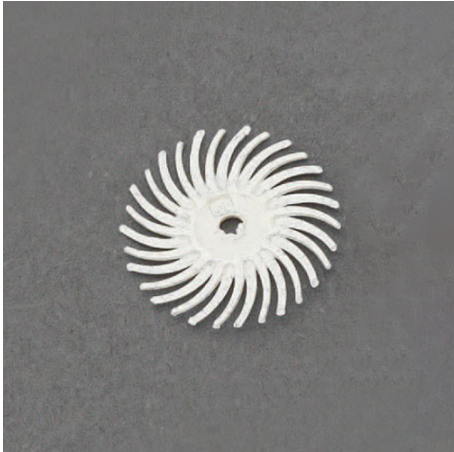

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 750円(税抜)／ 825円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 750円(税抜)／825円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 33 （2026/03/18 10:48現在） |      |   |
| 商品入数    | 3                             | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0916ページ                       |      |   |

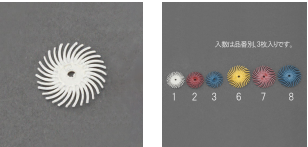

仕様

|                        |           |       |                                        |
|------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|
| メーカー                   | 3M        | 型番    | BR DISC 120                            |
| シリーズ                   | スコッチ・ブライト | 用途    | ・微小バリ取り作業全般<br>・金型のクリーニング<br>・宝飾品の仕上げに |
| 粒度                     | #120      | 砥粒の種類 | キュービトン[TM]砥粒・酸化アルミニウム                  |
| 外径                     | 14.3mm    | 軸径    | 1.6mm                                  |
| 最大回転数                  | 35,000rpm | 適応ツール | 電動マイクログラインダー                           |
| 色                      | 白         | 重量    | 125g                                   |
| 入数                     | 3枚        |       |                                        |
| 狭い箇所のバリ取りに最適           |           |       |                                        |
| 高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能 |           |       |                                        |
| 細かい砥粒で仕上げ研磨も可能         |           |       |                                        |
| 毛抜けしないので長持ちロングライフ      |           |       |                                        |
| マンドレルに取付けてご使用ください。     |           |       |                                        |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.