


品番：EA819EH-11

品名：23.8x140mm パワーチューブブラシ(ナイロン)

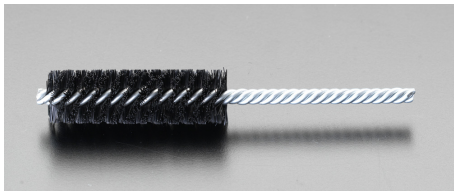

販売価格	2,130円(税抜) / 2,343円(税込)		
カタログ価格	2,130円(税抜) / 2,343円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/24 15:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0983ページ		



**チューブブラシのタイプについて**

**シングルねじり・シングルステム型**  
 ほとんどの用途に適合し、汎用性が高いです。  
 ・一般的にボルトと洗浄時、磨きクリーニングなどの用途に使用されます。磨き仕上げや研磨に使用されます。

**シングルねじり・ダブルステム型**  
 本型は本物の鋼管の内側に使用され、鋼管の内径を拡大し、磨き仕上げを行います。元の形状が強く、歪みが出るので、高強度を必要とし、部分的に使用されます。

**ダブルねじり・ダブルステム型**  
 本型は鋼管の内側に使用され、鋼管の内径を拡大し、磨き仕上げを行います。元の形状が強く、歪みが出るので、高強度を必要とし、部分的に使用されます。

**刷毛の特徴**

- ・ナイロン毛 - 弾力があり磨き仕上げの効果が優れている特徴です。
- ・ステンレス鋼毛 - 耐食、耐酸化力に優れている。磨き仕上げに使用され、磨き仕上げに使用されます。
- ・羊毛毛 - 磨き仕上げと研磨に使用され、磨き仕上げの効果が優れている特徴です。
- ・鋼毛 - 磨き仕上げと研磨に使用され、磨き仕上げの効果が優れている特徴です。
- ・特殊 - 鋼管の内径を拡大し、磨き仕上げを行います。元の形状が強く、歪みが出るので、高強度を必要とし、部分的に使用されます。




品名	規格	材質	長さ	径	重量
EA819EH-11	23.8x140mm	ナイロン	140mm	23.8mm	100g
EA819EH-12	25.4x140mm	ナイロン	140mm	25.4mm	100g

仕様

ダブルねじり、ダブルステム型			
ブラシ材質	ナイロン	全長	140mm
軸径	5.9mm	ブラシ径	24mm
ブラシ長	64mm		
研磨作業やクリーニング等に			

代替品

	品番	EA819EH-12
	コメント	ブラシ径: 23.8mm→25.4mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.