


品番 : EA819EH-3

品名 : 9.5x102mm パワーチューブブラシ(ナイロン)

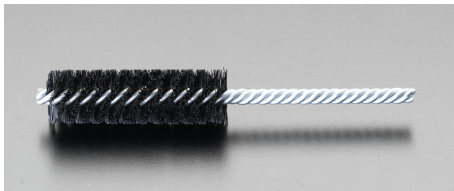

販売価格	2,100円(税抜) / 2,310円(税込)		
カタログ価格	2,100円(税抜) / 2,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 14:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



チューブブラシのタイプについて

シングルねじり・シングルステム型
 ほとんどの用途に適合し、汎用性が高いです。
 ・一般的にボルトと洗浄や、磨きクリーニングなどの用途に使用されます。磨き仕上げや研磨にも対応します。

シングルねじり・ダブルステム型
 本型は通常の用途のほか、高圧洗浄、高圧研磨にも使えます。元の形状が強く、変形しにくいので、高圧洗浄や研磨にも使えます。

ダブルねじり・ダブルステム型
 本型は通常の用途のほか、高圧洗浄、高圧研磨にも使えます。シングルよりも毛の密度が高く、磨き仕上げや研磨にも使えます。高圧洗浄や研磨にも使えます。

刷毛の特徴

- ・ナイロン毛 - 弾力があり磨き仕上げの効果が優れている。
- ・ステンレス - 耐食、耐酸に優れている。
- ・羊毛 - 磨き仕上げや研磨に優れている。
- ・鋼毛 - 硬毛で磨き仕上げや研磨に優れている。
- ・特殊 - 特殊な形状の毛で磨き仕上げや研磨に優れている。




品名	材質	長さ	径	重量
EA819EH-1	ナイロン	102mm	9.5mm	1.5g
EA819EH-2	ナイロン	102mm	7.9mm	1.2g
EA819EH-3	ナイロン	102mm	9.5mm	1.5g
EA819EH-4	ステンレス	102mm	9.5mm	1.5g
EA819EH-5	羊毛	102mm	9.5mm	1.5g
EA819EH-6	鋼	102mm	9.5mm	1.5g
EA819EH-7	特殊	102mm	9.5mm	1.5g

仕様

ダブルねじり、ダブルステム型			
ブラシ材質	ナイロン	全長	102mm
軸径	3mm	ブラシ径	9.5mm
ブラシ長	38mm		
研磨作業やクリーニング等に			

代替品

	品番	EA819EH-2
	コメント	ブラシ径: 7.9

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.