
 


品番：EA819EH-5

品名：12.7x127mm パワーチューブブラシ(ナイロン)

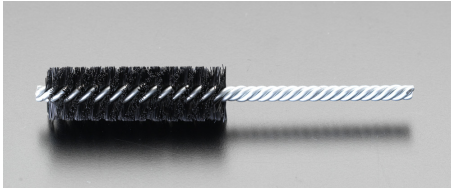

販売価格	2,240円(税抜) / 2,464円(税込)		
カタログ価格	2,240円(税抜) / 2,464円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/06/24 14:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0983ページ		



チューブブラシのタイプについて

シングルねじり・シングルステム型
 ほとんどの用途に適合し、汎用性が高いです。
 ・一般的にボルト穴清掃、磨き、クリーニングなどの用途に使用されます。
 ・軸径が大きいほど、清掃力が高まります。

シングルねじり・ダブルステム型
 軸径が大きい用途に適合し、清掃力が高まります。
 ・一般的にボルト穴清掃、磨き、クリーニングなどの用途に使用されます。
 ・軸径が大きいほど、清掃力が高まります。

ダブルねじり・ダブルステム型
 最も強力な清掃力を実現し、最も効果的です。
 ・一般的にボルト穴清掃、磨き、クリーニングなどの用途に使用されます。
 ・軸径が大きいほど、清掃力が高まります。

刷毛の特徴

- ・ナイロン毛 - 柔らかい触感の清潔な仕上がりが得られる特徴です。
- ・ステンレス鋼毛 - 耐食、耐酸化性に優れている。非磁性な仕上げが可能です。
- ・羊毛 - 研削・研磨として使用することができます。磨き粉の付着を防ぐことができます。
- ・銅毛 - 使用後で腐食が起る場合があります。使用前に必ず洗浄してください。
- ・特殊 - 特殊な形状の毛で、特定の用途に最適です。




品名	材質	軸径	全長	ブラシ径
EA819EH-5	ナイロン	4mm	127mm	12.7mm
EA819EJ-5	ステンレス	4mm	127mm	12.7mm
EA819EJ-5	羊毛	4mm	127mm	12.7mm
EA819EJ-5	銅	4mm	127mm	12.7mm

仕様

ダブルねじり、ダブルステム型			
ブラシ材質	ナイロン	全長	127mm
軸径	4mm	ブラシ径	13mm
ブラシ長	51mm		
研磨作業やクリーニング等に			

代替品

	品番 EA819EJ-5 コメント
--	----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.